


# L型快拧接头

## LCKN-1/8-PK-6

产品代号: 164999

FESTO

360°可旋转, 带密封件。

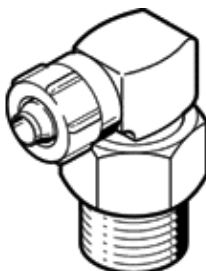

### 技术参数

特性	值
额定尺寸	4.6 mm
柱头螺栓上的密封件类型	密封圈
装配位置	任意
整个温度范围内的工作压力	-0.9 ... 16 bar
耐腐蚀等级 CRC	2 - Moderate corrosion stress
环境温度	-20 ... 80 °C
气动连接, 气口 1	阳螺纹 G1/8
气动连接, 气口 2	用于倒钩式接头, 内径 6mm, 带螺母
外壳的材料信息	牙铸锌