


**阀岛**  
**VIMP-02-1/8-8**  
 产品代号: 18564

G1/8, 带多针插头连接  
 如果需要订货, 先启动阀岛配置器

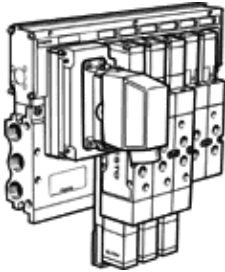

**技术参数**

| 特性        | 值  |
|-----------|--|
| 阀功能       | 5/2 单电控<br>5/2 双稳<br>5/3 中压式<br>5/3 中泄式<br>5/3 中封式 |
| 标准额定流量    | 750 ... 1,000 l/min                                |
| 工作压力      | -0.9 ... 10 bar                                    |
| 电连接       | Multipol   |
| 阀位的最大数量   | 8  |
| 环境温度      | -5 ... 50 °C                                       |
| 防护等级      | IP65   |
| 驱动类型      | 电气的  |
| 阀岛型号      | 02   |
| 设计结构      | 活塞滑块   |
| 先导气源      | 外置的<br>内置的   |
| 阀岛结构      | 固定模块宽度   |
| 先导压力      | 1.5 ... 10 bar                                     |
| 额定工作电压 DC | 24 V   |
| 介质温度      | -5 ... 50 °C                                       |
| 材料备注      | 含有PWIS 物质  |