

球阀


QH-QS-5/32-1/8-NPT-U

产品代号: 190887
将被停止供应的产品

带 QS 快插接头
该产品只可从 Festo USA 订购
该型号产品适用于真空。

将停止供货的产品，
供货至2016。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。

FESTO

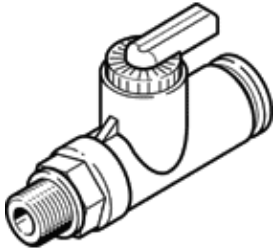

技术参数

特性	值
驱动类型	手动
安装类型	具有螺纹的
额定尺寸	2.5 mm
工作压力	-1 ... 10 bar
环境温度	0 ... 60 °C
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
密封原则	软性
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
产品重量	14.5 g
材料备注	符合 RoHS