


导向气缸 FEN-32- -

产品代号: 19171

FESTO

将停止供货, 截至日期2008

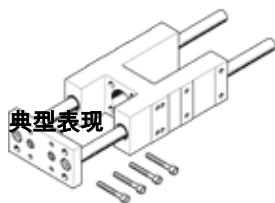

技术参数

| 特性 | 值 |
|-----------------|-----------------|
| 尺寸 | 32 |
| 行程 | 10 ... 500 mm |
| 装配位置 | 任何 |
| 导向 | 普通轴承导向 |
| 设计结构 | 导向 |
| 环境温度 | -20 ... 80 °C |
| 置换力 | 30 N |
| 每10 mm 行程所增加的重量 | 17 g |
| 0 mm行程时的基本重量 | 1,570 g |
| 安装类型 | 具有内 (阴) 螺纹 |
| 导向元件的材料信息 | 高合金钢 |
| 外壳的材料信息 | 锻造铝合金 阳极氧化处理 |