


# L型快插式螺纹接头

## QSKL-1/16-1/4-U

产品代号: 192816

FESTO

可360° 旋转 外螺纹，采用外六角形式。  
该产品只可从Festo USA订购  
将停产的产品，供货至 2011.

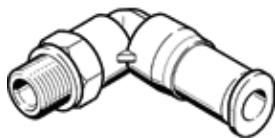

## 技术参数

| 特性          | 值                              |
|-------------|--------------------------------|
| 尺寸          | 标准                             |
| 额定尺寸        | 3.2 mm                         |
| 柱头螺栓上的密封件类型 | 外表层                            |
| 装配位置        | 任何                             |
| 容器尺寸        | 1                              |
| 设计结构        | 推/拉原理                          |
| 工作压力        | -0.95 ... 10 bar               |
| 和温度相关的工作压力  | -0.95 ... 10 bar               |
| 工作介质        | 过滤压缩空气<br>真空                   |
| 耐腐蚀等级 CRC   | 1                              |
| 环境温度        | -10 ... 60 °C                  |
| 授权          | Germanischer Lloyd             |
| 产品重量        | 21.5 g                         |
| 气动连接        | 外螺纹 NPT1/16-27<br>用于 1/4" 气管外径 |
| 释放环的颜色      | 灰色                             |
| 材料备注        | 符合 RoHS                        |
| 外壳的材料信息     | PBT                            |
| 释放环的材料数据    | POM                            |
| 气管密封的材料信息   | NBR                            |
| 软管夹部分的材料数据  | 高合金钢, 耐腐蚀                      |