


洁净型蝶阀

VZFB-A-1"-WW-V2V2V

产品代号: 2464012
 将被停止供应的产品

公称通径1", 具有焊接端部, ASME-BPE, FPM, 材料 1.4301.
 将停止供货的产品,
 供货至2022。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。

FESTO

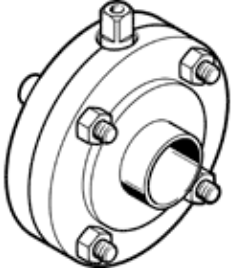

技术参数

| 特性 | 值 |
|-----------|----------------------|
| 设计结构 | 2位碟片阀 |
| 驱动类型 | 手动 |
| 密封原则 | 软性 |
| 装配位置 | 任意 |
| 安装类型 | 线路安装 |
| 过程阀接口 | 焊接的端部/焊接的端部 |
| 额定直径 DN | 1" |
| 流动方向 | 可反向 |
| 过程阀的额定压力 | 10 |
| 驱动扭矩 | 8 Nm |
| 基于标准 | ASME BPE |
| 介质 | 水 中性流体 |
| 介质温度 | -15 ... 140 °C |
| 材料备注 | 含有PWIS 物质 符合 RoHS |
| 食品安全 | 参见补充材料信息 |
| 材料信息, 壳体 | 高合金钢, 耐腐蚀 |
| 外壳的材料编号 | 1.4301 |
| 材料信息, 盘 | 高合金钢, 耐腐蚀 |
| 碟片的材料编号 | 1.4301 |
| 材料信息, 轴 | 高合金钢, 耐腐蚀 |
| 主轴的材料编号 | 1.4301 |
| 产品重量 | 1,000 g |
| 耐腐蚀等级 CRC | 3 – 强腐蚀影响 |