


# 带电缆插头插座 KMH-5

产品代号: 527401

FESTO

用于电磁阀 MHA1-P...-HC/TC 及 MHP1-P...-HC/TC

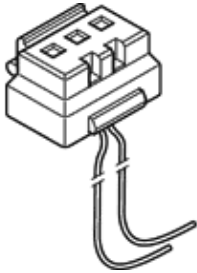

## 技术参数

特性	值
装配位置	任意
防护等级	IP40
环境温度	-40 ... 80 °C
产品重量	31 g
电连接	2针
电缆长度	5 m
安装类型	夹子
颜色编码, 缆芯绝缘	针 1 = 黑色 针 2 = 蓝色
材料备注	符合 RoHS
外壳的材料信息	POM
电缆护套的材料信息	PVC