


# 马达安装法兰

## EAMF-A-64A/B-87A

产品代号: 533140

FESTO

用于带步进马达的机电驱动轴

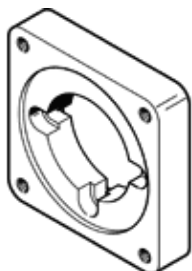

### 技术参数

特性	值
装配位置	任意
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
储藏温度	-25 ... 60 °C
相对空气湿度	0 - 95 %
环境温度	-10 ... 60 °C
产品重量	275 g
接口代码, 马达输入	87A
接口代码, 联轴器外壳	64A 64B
材料备注	符合 RoHS