

 

# 接近开关

## SMT-8M-PS-24V-K-0,3-M8D

产品代号: 543866

FESTO

电子非接触式, PNP, 用于带T型槽的驱动器, 从顶部安装, 带 M8 插头.

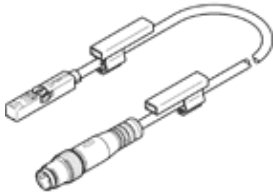

## 技术参数

特性	值
授权	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则
材料备注	不含有黄铜和PTFE 符合 RoHS
测量原则	磁阻
环境温度	-20 ... 70 °C
开关输出	PNP
切换元件功能	常开触点
最大输出电流	100 mA
最大接点容量 DC	3 W
短路强度	脉冲调制
过载承受能力	已可供应
工作电压范围 DC	10 ... 30 V
极性容错保护	对于所有的电接口
电连接	带插头电缆 M8x1 3针 可旋转螺纹
接头的导线引出方向	轴向
电缆的测试条件	拖链安装: 5 百万次循环, 弯曲半径 75 mm 弯折强度符合 Festo 标准 测试条件根据需要而定
电缆长度	0.3 m
电缆属性	标准型 + 拖链安装
电缆护套的材料信息	TPE-U(PU) 油阻
安装类型	经过紧固 可以从上方插入到槽内
产品重量	8.9 g
外壳的材料信息	黄铜 PA TPE-U(PU) 高合金钢, 耐腐蚀 镀镍
环境温度	-5 ... 70 °C
防护等级	IP65 IP68