


# 连接电缆 NEBV-H1G2-P-1-LE2

产品代号: 552002

FESTO

f 磁 Magnetventile MH1, mit LED.

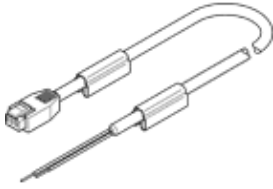

## 技术参数

特性	值
装配位置	任何
电缆属性	F 磁 statische Anwendungen
极性容错保护	对于所有的电接口
工作电压范围 AC	0 ... 30 V
工作电压范围 DC	0 ... 30 V
最高输出电流	2,000 mA
Stoßspannungsfestigkeit	0.8 kV
耐腐蚀等级 CRC	4
防护等级	IP40
环境温度	-5 ... 70 °C -20 ... 70 °C
产品重量	24 g
电连接	2芯 直列式插座 / 电缆
电缆长度	1 m
安装类型	夹子
颜色编码, 缆芯绝缘	针 1 = 黑色 Pin 3 = schwarz/rot
材料备注	不含有黄铜和PTFE
外壳的材料信息	POM PUR
电缆护套的材料信息	PVC