


# 马达安装法兰 EAMF-A-28C-40A

产品代号: 558904

FESTO

适合于悬臂式电缸 EGSA.

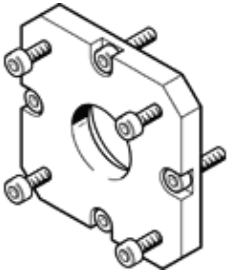

## 技术参数

特性	值
尺寸	28
装配位置	任意
储藏温度	-25 ... 60 °C
相对空气湿度	0 - 95 %
环境温度	0 ... 50 °C
材料备注	符合 RoHS