


平行组件  
EAMM-U-A19-40A  
产品代号: 559785

FESTO

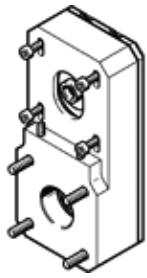

技术参数

| 特性        | 值                       |
|-----------|-------------------------|
| 尺寸        | 19                      |
| 装配位置      | 任意                      |
| 最高速度      | 6,000 1/min             |
| 储藏温度      | -25 ... 60 °C           |
| 相对空气湿度    | 0 - 95 %                |
| 防护等级      | IP40                    |
| 环境温度      | 0 ... 50 °C             |
| 质量惯性力矩    | 2.868 kgmm <sup>2</sup> |
| 无负载时的驱动扭矩 | 0.05 Nm                 |
| 可传递扭矩     | 1 Nm                    |
| 产品重量      | 270 g                   |
| 材料备注      | 符合 RoHS                 |