


# 连接电缆

## NEBV-S1W25-K-10-N-LE15

产品代号: 565282

FESTO

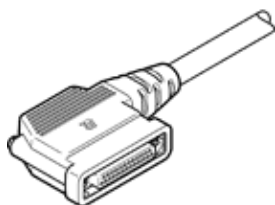

### 技术参数

特性	值
装配位置	任意
电缆属性	用于静态应用
工作电压范围 DC	$\leq 24$ V
40°C时的可接受电流负载	2.95 A
防护等级	IP65
Ambient temperature with flexible cable installation	-5 ... 80 °C
环境温度	-40 ... 80 °C
产品重量	1,580 g
电连接	25针 插头插座 Sub-D
电缆结构	18 x 0,34 mm <sup>2</sup>
电缆直径	9.5 mm
电缆长度	10 m
安装类型	4-40UNC
材料备注	符合 RoHS
外壳的材料信息	TPE
电缆护套的材料信息	PVC
卷曲接头的材料信息	青铜 镀金