


# 轴向安装组件 EAMM-A-D19-40R

订货号: 8105867

FESTO

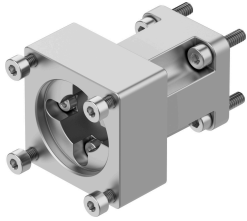

## 数据表

| 特性                  | 值              |
|---------------------|----------------|
| 安装位置                | 可选             |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 储存温度                | -25 °C...60 °C |
| 相对空气湿度              | 0 - 95%        |
| 防护等级                | IP40           |
| 环境温度                | -10 °C...60 °C |
| 可传递的扭矩              | 1.1 Nm         |
| 产品重量                | 133 g          |
| 接口代码, 驱动器           | D19            |
| 接口代码, 电机输入          | 40R            |
| 材料说明                | RoHS 合规        |