


弹性缓冲器 D YEF-G8-S-M14-Y1

订货号: 8159476

FESTO

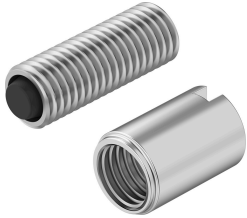

数据表

| 特性 | 值 |
|---------------------|------------------|
| 规格 | M14 |
| 行程 | 1.2 mm |
| 缓冲 | 两端带弹性缓冲垫，无金属固定挡块 |
| 安装位置 | 可选 |
| 位置检测 | 无 |
| 最大冲击速度 | 0.8 m/s |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 - 中等耐腐蚀能力 |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 环境温度 | 0 °C...60 °C |
| 缓冲长度 | 1.2 mm |
| 最大紧固扭矩 | 8 Nm |
| 每个行程的最大能耗 | 0.45 J |
| 产品重量 | 67 g |
| 安装方式 | 通过螺纹套管 |
| 材料说明 | RoHS 合规 |
| 密封件材料 | NBR |
| 外壳材料 | 高合金钢 |