


# 氣條

## VABM-C8-12E-G14-24-M1-L

料號: 1361876

FESTO

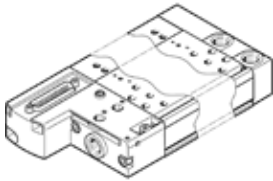

### 技術參數

| 特性                | 值                       |
|-------------------|-------------------------|
| 網柵尺寸              | 12 mm                   |
| 閥位的最大數量           | 24                      |
| 耐腐蝕等級 CRC         | 0 - No corrosion stress |
| PWIS conformity   | VDMA24364-B1/B2-L       |
| 最大緊固扭矩, 閥安裝       | 0.6 Nm                  |
| 最大緊固扭矩, 牆面安裝      | 5 Nm                    |
| 產品重量              | 1,500 g                 |
| 氣壓連接, 氣口 1        | G1/4                    |
| 氣壓連接, 氣口 3        | G1/4                    |
| 氣壓連接, 氣口 5        | G1/4                    |
| 材料備註              | 符合 RoHS                 |
| Material manifold | 鍛造鋁合金                   |