


# 快插接頭 QS-5/32T-U

產品代號: 153628

FESTO

該產品只可從Festo USA定購  
將停產的產品，供貨至 2011.

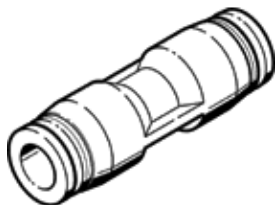

## 技術參數

| 特性         | 值                  |
|------------|--------------------|
| 尺寸         | 標準                 |
| 額定尺寸       | 2.6 mm             |
| 裝配位置       | 任何                 |
| 容器尺寸       | 1                  |
| 設計結構       | 推/拉原理              |
| 工作壓力       | -0.95 ... 10 bar   |
| 和溫度相關的工作壓力 | -0.95 ... 10 bar   |
| 工作介質       | 過濾壓縮空氣<br>真空       |
| 耐腐蝕等級 CRC  | 1                  |
| 環境溫度       | -10 ... 60 °C      |
| 授權         | Germanischer Lloyd |
| 產品重量       | 5 g                |
| 氣壓連接       | 用於5/32" 氣管外徑       |
| 釋放環的顏色     | 灰色                 |
| 材料備註       | 符合 RoHS            |
| 外殼的材料訊息    | PBT                |
| 釋放環的材料數據   | POM                |
| 氣管密封的材料訊息  | NBR                |
| 軟管夾部分的材料數據 | 高合金鋼，耐腐蝕           |