


# T形快插接頭

## QST3-3/8-3/8-5/16-U

料號: 153803

FESTO

360° orientable, 4 outlets.

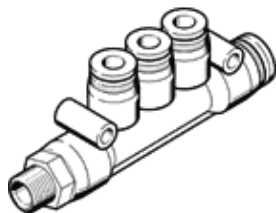

### 技術參數

特性	值
尺寸	標準
額定尺寸	6.7 mm
柱頭螺栓上的密封件類型	外表層
裝配位置	任何
設計結構	推/拉原理
容器尺寸	1
操作壓力的完整溫度範圍	-0.95 ... 10 bar
Maritime classification	see certificate
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
環境溫度	-10 ... 60 °C
最大緊固扭矩	24 Nm
產品重量	52 g
輸出數量	4
輸送管線的數量	1
氣壓連接, 氣口 1	Male thread 3/8 NPT
氣壓連接, 氣口 2	用於3/8" 外徑的氣管 用於5/16" 外徑的氣管
釋放環的顏色	灰色
Material of threaded plug	鍍鎳黃銅
材料備註	符合 RoHS
Material housing	PBT
Material release ring	POM
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	高合金鋼, 耐腐蝕