
 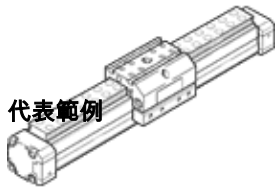


# 直線驅動器 DGPL-2 1/2"- -PPV-A-KF-B

料號: 162945

FESTO

用於近接式感測，無桿，驅動器與活塞鎖定連接，兩端可調節緩衝。  
該產品只可從Festo美國訂購



代表範例

## 技術參數

特性	值
行程	10 ... 3,000 mm
活塞直徑	2 1/2"
緩衝	PPV: 兩端具可調的氣緩衝 液壓緩衝器，硬性特徵曲線
導向	迴圈滾珠軸承導向
驅動器原理	正-鎖定 (槽)
操作壓力	1.5 ... 8 bar
操作模式	雙動
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
環境溫度	-10 ... 60 °C
緩衝長度	30 mm
氣壓連接	NPT3/8-18