


軸向安裝套件 EAMM-A-P3-28D-28A

訂貨編號: 1703478

FESTO

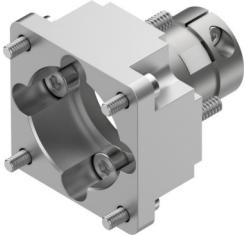

資料表

特性	值
標稱長度	15 mm...15 mm
安裝位置	可選
最大轉速	10000 1/min...10000 1/min
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
儲存溫度	-25 °C...-25 °C
相對空氣濕度	0 - 95%
防護等級	IP40
環境溫度	-10 °C...-10 °C
慣性動量	0.28 kgmm ²
可傳遞的扭矩	0.2 Nm
產品重量	30 g...30 g
介面代碼, 驅動器	P3-28D
介面代碼, 馬達輸入	28A
介面代碼, 離合器外殼	28D
材料說明	RoHS 合規