


閥島

VIMP-02-1/8-8

產品代號: 18564

FESTO

G1/8, 具Multi-pin插頭連接如果需要訂貨, 先啟動閥島配置器

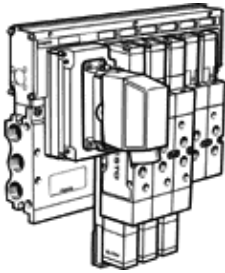

技術參數

| 特性 | 值 |
|-----------|--|
| 閥功能 | 5/2 單電控 5/2 雙穩 5/3 中位加壓式 5/3 中位排氣式 5/3 中位封閉式 |
| 標準額定流量 | 750 ... 1,000 l/min |
| 工作壓力 | -0.9 ... 10 bar |
| 電氣連接 | Multipol |
| 閥位的最大數量 | 8 |
| 環境溫度 | -5 ... 50 °C |
| 保護等級 | IP65 |
| 驅動類型 | 電氣的 |
| 閥島型號 | 02 |
| 設計結構 | 活塞滑塊 |
| 嚮導氣源 | 外置的 內建的 |
| 閥島結構 | 固定模組寬度 |
| 嚮導壓力 | 1.5 ... 10 bar |
| 額定工作電壓 DC | 24 V |
| 介質溫度 | -5 ... 50 °C |
| 材料備註 | 含有PWIS 物質 |