


# 單向閥 HA-1/2-QS-3/8-U

訂貨編號: 190856

FESTO

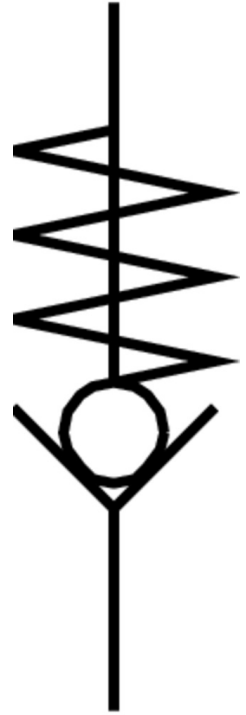

## 資料表

特性	值
閥功能	止回功能
氣動介面, 氣口 1	1/2 NPT
氣動介面, 氣口 2	QS-3/8
安裝方式	擰入
標準標稱流量	1800 l/min
工作壓力	-1 bar...10 bar
環境溫度	0 °C...60 °C
外殼材質	黃銅
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010[7:-:-]
最小差壓, 開啟	0.1 bar
最小差壓, 關閉	0.2 bar
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 ( 之後須一直潤滑介質工作 )
油漆濕潤缺陷物質 ( PWIS ) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
產品重量	67 g
材料說明	RoHS 合規