


圓形氣壓缸 DGS-12- -P

料號: 4933
將停止供貨的產品

終點位置具彈性緩衝環

Type to be discontinued. Available until 2016. See Support Portal for alternative products.

FESTO

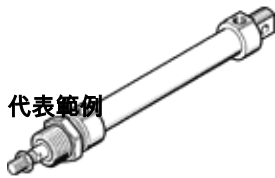

代表範例



技術參數

特性	值
行程	1 ... 200 mm
活塞直徑	12 mm
緩衝	P: 兩端具彈性緩衝環/板
位置檢測	無
多樣型	單端活塞桿
操作壓力	1 ... 10 bar
操作模式	雙動
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
環境溫度	-20 ... 80 °C
6 bar時的理論作用力, 回復行程	51 N
6 bar時的理論作用力, 前進行程	68 N
氣壓連接	M5