


# 聯軸器

## EAMC-B-15-22-5-9

料號: 529953

FESTO

用於具伺服馬達的機電驅動器

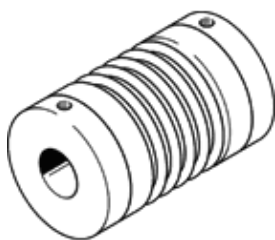

### 技術參數

| 特性     | 值                      |
|--------|------------------------|
| 支架直徑 1 | 5 mm                   |
| 支架直徑2  | 9 mm                   |
| 尺寸     | 15                     |
| 額定長度   | 22 mm                  |
| 裝配位置   | 任何                     |
| 最高速度   | 12,000 1/min           |
| 儲藏溫度   | -25 ... 60 °C          |
| 相對空氣濕度 | 0 - 95 %               |
| 環境溫度   | -25 ... 60 °C          |
| 質量慣性力矩 | 0.13 kgmm <sup>2</sup> |
| 可傳遞扭矩  | 1 Nm                   |
| 產品重量   | 6 g                    |
| 材料備註   | 符合 RoHS                |