


# 插入接頭 QS-F-M5-6H

料號: 533875

FESTO

具快插式軸套.

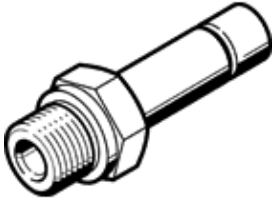

## 技術參數

| 特性          | 值                             |
|-------------|-------------------------------|
| 尺寸          | 標準                            |
| 額定尺寸        | 2.6 mm                        |
| 柱頭螺栓上的密封件類型 | 密封圈                           |
| 設計結構        | 推/拉原理                         |
| 操作壓力的完整溫度範圍 | -0.95 ... 16 bar              |
| 操作介質        | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| 注意: 操作和嚮導介質 | 潤滑操作可行                        |
| 耐腐蝕等級 CRC   | 3                             |
| 食品安全        | 製造商聲明                         |
| 環境溫度        | 0 ... 150 °C                  |
| 授權          | Germanischer Lloyd            |
| 最大緊固扭矩      | 1.5 Nm                        |
| 產品重量        | 5.8 g                         |
| 氣壓連接, 氣口 1  | M5                            |
| 氣壓連接, 氣口 2  | 用於6mm 外徑的氣管                   |
| 材料備註        | 符合 RoHS                       |
| 外殼的材料訊息     | 黃銅<br>鍍鎳                      |
| 螺紋密封的材料訊息   | FPM                           |
| 氣管密封的材料訊息   | FPM                           |