

 

# 接近式傳感器

## SMT-8F-PS-24V-K5,0-OE

產品代號: 538486

FESTO

電驅動，無接觸式，PNP，用於帶 8 mm 傳感器槽的驅動單元，頂端安裝，帶電纜。

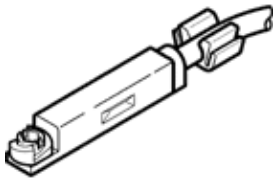

### 技術參數

特性	值
工作電壓範圍 DC	10 ... 30 V
開關輸出	PNP
切換元件功能	常開觸點
最大輸出電流	100 mA
電纜長度	5 m
電連接	3芯 電纜
耐腐蝕等級 CRC	4
設計	用於T-槽
短路強度	是
測量原則	磁阻
極性容錯保護	對於所有的電接口
工作狀態顯示	黃色 LED
關閉時間	<= 11 ms
開啟時間	<= 0.5 ms
最大接點容量 DC	3 W
剩餘電流	0.1 mA
電壓降	1.8 V
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie
防護等級	IP65 IP67
環境溫度	-5 ... 60 °C -20 ... 60 °C
產品重量	180 g
切換值的重複能力	+/- 0,1 mm
安裝類型	可插入的 夾在 T-槽中
材料備注	不含有黃銅和PTFE
外殼的材料信息	PA
電纜護套的材料信息	PUR