


連接電纜

NEBV-H1G2-P-1-LE2

產品代號: 552002

FESTO

f□ Magnetventile MH1, mit LED.

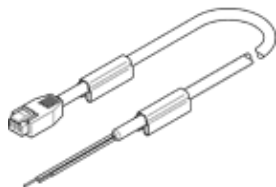

技術參數

| 特性 | 值 |
|-------------------------|---------------------------------|
| 裝配位置 | 任何 |
| 電纜屬性 | F□ statische Anwendungen |
| 極性容錯保護 | 對於所有的電接口 |
| 工作電壓範圍 AC | 0 ... 30 V |
| 工作電壓範圍 DC | 0 ... 30 V |
| 最高輸出電流 | 2,000 mA |
| Stoßspannungsfestigkeit | 0.8 kV |
| 耐腐蝕等級 CRC | 4 |
| 防護等級 | IP40 |
| 環境溫度 | -5 ... 70 °C -20 ... 70 °C |
| 產品重量 | 24 g |
| 電連接 | 2芯 直列式插座 / 電纜 |
| 電纜長度 | 1 m |
| 安裝類型 | 夾子 |
| 顏色編碼, 纜芯絕緣 | 針 1 = 黑色 Pin 3 = schwarz/rot |
| 材料備注 | 不含有黃銅和PTFE |
| 外殼的材料信息 | POM PUR |
| 電纜護套的材料信息 | PVC |