


3D龍門架

DHSR-1-EGC80TB-EGC70TB-DGSL10

料號: 574543

FESTO

請點選上方的 FAX 符號傳送您的要求, 以獲得非正式的報價

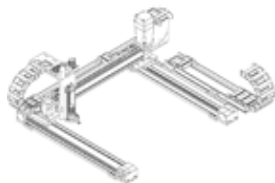

技術參數

特性	值
組裝	3D龍門 1
有效負載	0 ... 1 kg
驅動單元, Z 軸	DGSL-10
驅動系統, Z 軸	氣壓
行程, Z 軸	0 ... 200 mm
終點位置的重複精度, Z 軸	$\pm 0,01$ mm
驅動單元, Y 軸	EGC-70-TB
驅動系統, Y 軸	電動 齒輪皮帶驅動器, 具球軸承導向
中間位置, Y 軸	任何
行程, Y 軸	0 ... 1,000 mm
終點位置的重複精度, Y 軸	$\pm 0,08$ mm
中間位置的重複精度, Y 軸	$\pm 0,08$ mm
驅動單元, X 軸	EGC-80-TB
驅動系統, X 軸	電動 齒輪皮帶驅動器, 具球軸承導向
中間位置, X 軸	任何
行程, X 軸	0 ... 8,500 mm
終點位置的重複精度, X 軸	$\pm 0,08$ mm
中間位置的重複精度, X 軸	$\pm 0,08$ mm