


氣路板 VABM-B10-20-N38-10-P53

訂貨編號: 576383

FESTO

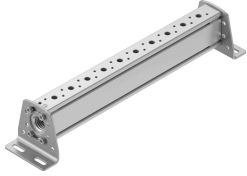

資料表

| 特性 | 值 |
|-----------------------|-------------------|
| 網格尺寸 | 22 mm |
| 安裝位置 | 可選 |
| 最大閥位數量 | 10 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 - 中等耐腐蝕能力 |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 產品重量 | 563 g |
| 安裝方式 | 透過安裝支架 |
| 氣動介面, 氣口 1 | 3/8 NPT |
| 材料說明 | RoHS 合規 |
| 氣路板材質 | 精製鋁合金 |