


氣源板

VABF-B10-30-P1-G38

料號: 8026433

FESTO

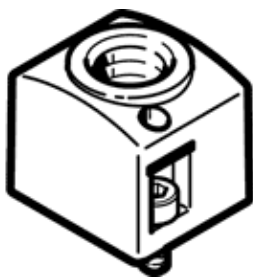

技術參數

特性	值
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
操作壓力	-0.9 ... 10 bar
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
最大緊固扭矩	6 Nm
產品重量	40 g
安裝類型	具通孔
氣壓連接, 氣口 1	G3/8
材料備註	符合 RoHS
Material supply plate	壓鑄鋁