


轉接組件

DHAA-G-R3-12-B19-16

料號: 8072232

FESTO

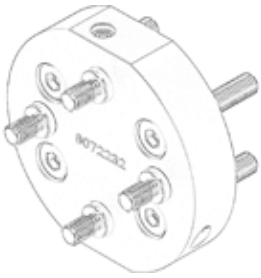

技術參數

| 特性 | 值 |
|------------------------|----------------------------------|
| 尺寸 | 12 |
| 裝配位置 | 任何 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| 環境溫度 | 0 ... 50 °C |
| 產品重量 | 35 g |
| 安裝類型 | 具內 (母) 螺紋 |
| Material adapter plate | Anodised wrought aluminium alloy |
| Material screws | 電鍍鋼 |