


Аксиален модул EAMM-A-L48-87A-G2

Номер на част: 8197459

FESTO

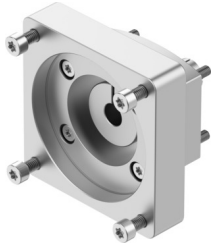

Техническа информация

Характеристика	Стойност
Номинална дължина	44 mm...44 mm
Монтажно положение	произволно
Макс. обороти	6000 1/мин...6000 1/мин
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на лагера	-25 °C...-25 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Клас защита	IP40
Температура на околната среда	-10 °C...-10 °C
Масов инерционен момент	14.5 kgmm ²
Предаваем въртящ момент	12.5 Nm
Тегло на продукта	459 g...459 g
Код на интерфейс актуатор	L48
Код на интерфейс мотор In	87A
Указание за материала	Съответствие с RoHS