 



Doppeltwirkender DKE-40-PPV-A

Teilenummer: 10093

FESTO

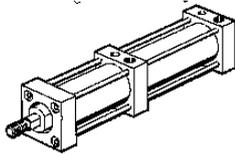

Datenblatt

Merkmal	Wert
Funktionsweise	doppeltwirkend
Montageart	Zugstange
Form Außen	rund
Form Kolben	rund
Form Kolbenstange	rund
basierend auf Norm	ISO 6431
Abfrageart	magnetisch
Daempfungsort	Einstellbare, pneumatische Pufferung
Verdrehsicherung	keine
Kolbennenngrösse	40 mm
Hub	0 mm
Hub min. bei B2 = 0	1 mm
Hub max. bei B2 = 0	2000 mm
Kolbenstangendurchmesser	16 mm
Gewindeart (Kolbenstange) (KK)	M
Gewindedurchmesser (metr.)	12 mm
Gewindesteigung	1,25 mm
Gewindelaenge (Kolbenstange)	24 mm
Laenge ueber alles	300,5 mm
Betriebsdruck min.	1,2 bar
Betriebsdruck max.	10 bar
Umgebungstemperatur min.	-20 Cel
Umgebungstemperatur max.	80 Cel
Anschlussart Lagerdeckel (EE)	Innengewinde
Gewindeart (Lagerdeckel)	G
Gewindedurchmesser (Zoll)	1/4 Zoll
Werkstoff Deckel	GD-ALSi12
Werkstoff Dichtungen	Perbunan
Werkstoff Kolbenstange	C45
Werkstoff Rohr/Gehaeuse	Aluminium
LABS-Kriterium	frei
Anschlussart Abschlussdeckel	Gewinde
Gewindeart (Abschlussdeckel)	G

Merkmal	Wert
Gewindedurchmesser (Zoll)	1/4 Zoll
Nutzkraft (theo.) bei 6 bar Vorlauf	753 N
Nutzkraft (theo.) bei 6 bar Rueckl.	633 N
Luftverbrauch bei 6bar Vorlauf	0,088 L/<-->
Luftverbr. bei 6 bar Ruecklauf	0,074 L/<-->
Betriebsmedium	gefilterte Druckluft