


# Stoßdämpfer DYSR-20-25-Y5-T

Teilenummer: 1138647

FESTO

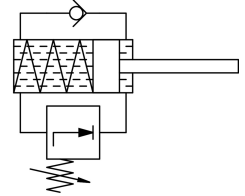

## Datenblatt

Merkmale	Wert
Baugröße	20
Hub	25 mm
Dämpfung	einstellbar
Einbaulage	beliebig
Positionserkennung	ohne
Max. Aufprallgeschwindigkeit	3 m/s
Rückstellzeit bei Raumtemperatur	0.3 s
Rückstellzeit bei min. Umgebungstemperatur	3 s
Funktionsweise	einfachwirkend drückend
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-10 °C...80 °C
Dämpfungslänge	25 mm
Max. Anschlagkraft	2500 N
Max. Energieaufnahme pro Hub	62.5 J
Max. Energieaufnahme pro Stunde	135000 J
Max. Restenergie	0.32 J
Rückstellkraft	9 N
Min. Einschubkraft	110 N
Produktgewicht	425 g
Massebereich	250 kg
Befestigungsart	mit Kontermutter
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	Stahl verzinkt
Werkstoff Kolbenstange	hochlegierter Stahl, gehärtet