


Stoßdämpfer SLZ-16--KF-A

Teilenummer: 114031

FESTO

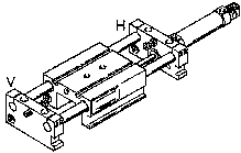

Datenblatt

Merkmal	Wert
Funktion	Stosssdaempfer
Daempfung	selbsteinstellend
Befestigungsart	Gewinde+Kontermutter
Gewindeart	M
Gewindedurchmesser (metr.)	10 mm
Gewindesteigung	0,75 mm
Gewindelaenge	30 mm
Kolbennenngroesse	8
Hub	8
Daempfungsarbeit pro Hub	4 J
Daempfungsarbeit pro Stunde	24000 J
Aufprallgeschwindigkeit max.	3 m/s
Anschlagkraft max.	400 N
Rueckstellkraft	15 N
Restenergie max.	0,01 J
Kolbenstangendurchmesser	4 mm
Durchmesser	8 mm
Abstand	16 mm
Breite	4 mm
Laenge	77 mm
Laenge ueber alles	93 mm
Umgebungstemperatur min.	-10 Cel
Umgebungstemperatur max.	80 Cel
Rueckstellzeit kurzfrist	0,4 s
Rueckstellzeit langfrist	1 s
zulaessiges Anzugsdrehmoment	5 Nm
Werkstoff Dichtungen	NBR-Elastomer
Werkstoff Kolbenstange	Stahl mit besonderer Eigenschaft
Werkstoff Rohr/Gehaeuse	Stahl
LABS-Kriterium	frei
Produktgewicht	0,04 kg
Schlüsselweite	13 mm