

 

Schalldämpfer AMTE-M-LH-G14

Teilenummer: 1205861

★ Kernprogramm

zur Geräuschminderung an Entlüftungsanschlüssen von pneumatischen Anlagen geeignet.

FESTO

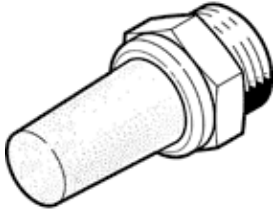

Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Gebindegröße	20
Betriebsdruck Mpa	0 ... 1 MPa
Betriebsdruck	0 ... 10 bar
Durchfluss gegen Atmosphäre	3.140 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Schalldruckpegel	83 dB(A)
Umgebungstemperatur	-40 ... 80 °C
Produktgewicht	13 g
Pneumatischer Anschluss	G1/4
Werkstoff Dämpfereinsatz	Bronze
Werkstoff Einschraubzapfen	Messing
Werkstoffhinweis	RoHS konform