

 

# Schalldämpfer AMTE-M-LH-G38

Teilenummer: 1205862

★ Kernprogramm

FESTO

zur Geräuschminderung an Entlüftungsanschlüssen von pneumatischen Anlagen geeignet.

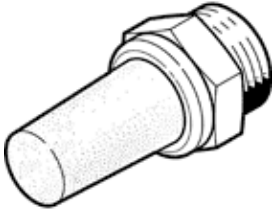

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Gebindegröße	10
Betriebsdruck Mpa	0 ... 1 MPa
Betriebsdruck	0 ... 10 bar
Durchfluss gegen Atmosphäre	5.430 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Schalldruckpegel	82 dB(A)
Umgebungstemperatur	-40 ... 80 °C
Produktgewicht	26 g
Pneumatischer Anschluss	G3/8
Werkstoff Dämpfereinsatz	Bronze
Werkstoff Einschraubzapfen	Messing
Werkstoffhinweis	RoHS konform