 



Handschiebeventil VBOH-32-G14

Teilenummer: 1302994

FESTO

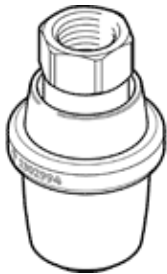

Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	3/2 bistabil
Pneumatischer Anschluss 1	G1/4
Pneumatischer Anschluss 2	G1/4
Betätigungsart	manuell
Befestigungsart	Leitungseinbau einschraubbar
Normalnenndurchfluss	1.675 l/min
Nennweite	8,4 mm
Betriebsdruck Mpa	-0,095 ... 1,2 MPa
Betriebsdruck	-0,95 ... 12 bar
Umgebungstemperatur	-10 ... 80 °C
Werkstoff Gehäuse	Alu-Knetlegierung, eloxiert
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Rastermaß	31 mm
Dichtprinzip	weich
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Hülsen-Schieber
Steuerart	direkt
Strömungsrichtung	reversibel
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Mediumstemperatur	-10 ... 80 °C
Betätigungskraft	45 N
Produktgewicht	35 g
Werkstoff Einschraubzapfen	Alu-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR