


Einfachwirkender AVL-63-25-A

Teilenummer: 13281

FESTO

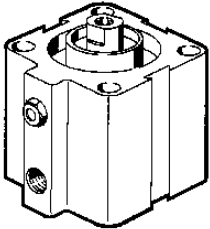

Datenblatt

Merkmal	Wert
Funktionsweise	einfach-drückend
Form Kolben	rund
Form Kolbenstange	rund
Abfrageart	magnetisch
Dämpfungsart	ohne
Verdrehsicherung	keine
Kolbennenngröße	63
Hub	25 mm
Kolbenstangendurchmesser	16 mm
Kolbenstangenende	Innengewinde
KK Kolbenstangengewinde	M 8
Betriebsdruck minimal	0,5 bar
Betriebsdruck maximal	10 bar
Umgebungstemperatur minimal	-20 °C
Umgebungstemperatur maximal	60 °C
Werkstoff Rohr/Gehäuse	Aluminium
Anschlussart Abschlussdeckel	Innengewinde
EE Anschlussgewinde Abschlussdeckel	G 1/8
Nutzkraft (theor.) bei 6 bar Vorlauf	1720 N
Federrückstellkraft minimal	51,3 N
Federrückstellkraft	74,5 N
Luftverbrauch bei 6bar Vorlauf/Hub	0,55 l
Betriebsmedium	gefilterte Druckluft