


# Spannhülse EAMH-145-12-C34-P

Teilenummer: 1354108

FESTO

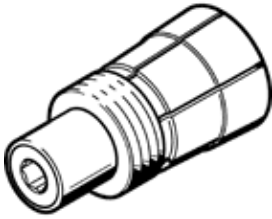

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	145
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	4.000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Massenträgheitsmoment	43,9 kgmm <sup>2</sup>
Produktgewicht	338 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform