


# Einfachwirkender AVL-20-25-A

Teilenummer: 13576

FESTO

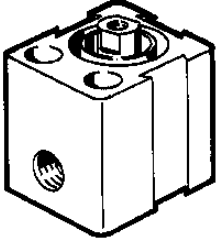

## Datenblatt

| Merkmal                              | Wert                 |
|--------------------------------------|----------------------|
| Funktionsweise                       | einfach-drückend     |
| Form Kolben                          | rund                 |
| Form Kolbenstange                    | rund                 |
| Abfrageart                           | magnetisch           |
| Dämpfungsart                         | ohne                 |
| Verdrehsicherung                     | keine                |
| Kolbennenngrösse                     | 20                   |
| Hub                                  | 25 mm                |
| Kolbenstangendurchmesser             | 10 mm                |
| Kolbenstangenende                    | Innengewinde         |
| KK Kolbenstangengewinde              | M 5                  |
| Betriebsdruck minimal                | 0,5 bar              |
| Betriebsdruck maximal                | 10 bar               |
| Umgebungstemperatur minimal          | -20 °C               |
| Umgebungstemperatur maximal          | 60 °C                |
| Werkstoff Rohr/Gehäuse               | Aluminium            |
| Anschlussart Abschlussdeckel         | Innengewinde         |
| EE Anschlussgewinde Abschlussdeckel  | G 1/8                |
| Nutzkraft (theor.) bei 6 bar Vorlauf | 170 N                |
| Federrückstellkraft minimal          | 6 N                  |
| Federrückstellkraft                  | 9,46 N               |
| Luftverbrauch bei 6bar Vorlauf/Hub   | 0,044 l              |
| Betriebsmedium                       | gefilterte Druckluft |