


Befestigungswinkel PAML-MB-90-HP3

Teilenummer: 1367323

FESTO

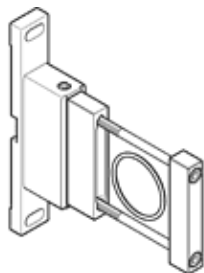

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	90
Nennweite DN	36
Baureihe	L
Betriebsdruck Mpa	0 ... 5 MPa
Betriebsdruck	0 ... 50 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO8573-1:2010 [:-::-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-10 ... 60 °C
Mediumstemperatur	5 ... 60 °C
Umgebungstemperatur	5 ... 60 °C
Produktgewicht	300 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Modulverbinder	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Schrauben	Edelstahl
Werkstoff Winkel	Aluminium-Knetlegierung