


# Axialbausatz EAMM-A-N38-60H

Teilenummer: 1456616

FESTO

passend für Elektrische Antriebe.

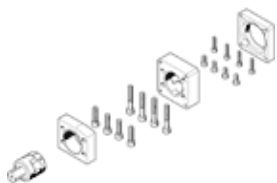

## Datenblatt

| Merkmal                     | Wert           |
|-----------------------------|----------------|
| Einbaulage                  | beliebig       |
| LABS-Konformität            | VDMA24364-B2-L |
| Lagertemperatur             | -25 ... 60 °C  |
| Relative Luftfeuchtigkeit   | 0 - 95 %       |
| Schutzart                   | IP40           |
| Umgebungstemperatur         | -10 ... 60 °C  |
| Übertragbares Drehmoment    | 12,5 Nm        |
| Produktgewicht              | 460 g          |
| Schnittstellencode Aktuator | N38            |
| Schnittstellencode Motor In | 60H            |
| Werkstoffhinweis            | RoHS konform   |