 



Einfachwirkender AV-12-4-C-S6

Teilenummer: 14772

FESTO

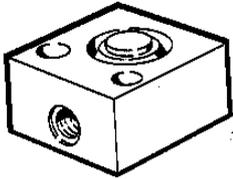

Datenblatt

Merkmal	Wert
Funktionsweise	einfach-drückend
Form Kolben	rund
Form Kolbenstange	rund
Abfrageart	ohne
Dämpfungsart	ohne
Verdrehsicherung	keine
Kolbennenngröße	12
Hub	4 mm
Kolbenstangendurchmesser	5 mm
Kolbenstangenende	kein Gewinde
Betriebsdruck minimal	1 bar
Betriebsdruck maximal	10 bar
Umgebungstemperatur minimal	-20 °C
Umgebungstemperatur maximal	150 °C
Anschlussart Abschlussdeckel	Innengewinde
EE Anschlussgewinde Abschlussdeckel	M 5
Nutzkraft (theor.) bei 6 bar Vorlauf	58 N
Federrückstellkraft minimal	3 N
Luftverbrauch bei 6bar Vorlauf/Hub	0,0014 l
Betriebsmedium	gefilterte Druckluft