 



Einfachwirkender AV-40-10-A

Teilenummer: 14915

FESTO

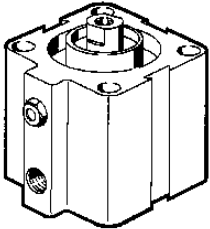

Datenblatt

Merkmal	Wert
Funktionsweise	einfach-drückend
Form Kolben	rund
Form Kolbenstange	rund
Abfrageart	magnetisch
Dämpfungsart	ohne
Verdrehsicherung	keine
Kolbennenngröße	40
Hub	10 mm
Kolbenstangendurchmesser	12 mm
Kolbenstangenende	Innengewinde
KK Kolbenstangengewinde	M 6
Betriebsdruck minimal	0,5 bar
Betriebsdruck maximal	10 bar
Umgebungstemperatur minimal	-20 °C
Umgebungstemperatur maximal	60 °C
Werkstoff Rohr/Gehäuse	Aluminium
Anschlussart Abschlussdeckel	Innengewinde
EE Anschlussgewinde Abschlussdeckel	G 1/8
Nutzkraft (theor.) bei 6 bar Vorlauf	720 N
Federrückstellkraft minimal	20 N
Federrückstellkraft	28 N
Luftverbrauch bei 6bar Vorlauf/Hub	0,088 l
Betriebsmedium	gefilterte Druckluft