


T-Schlauchverbindung T-PK-6

Teilenummer: 150015

FESTO

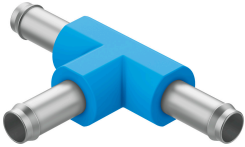

Datenblatt

| Merkmale | Wert |
|------------------------------------|--|
| Nennweite | 5.3 mm |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Pneumatischer Anschluss 1 | für Schlauch Außen-Ø 8 mm |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Gehäuse | POM |