


# Nherungsschalter SIEN-M5B-PO-K-L

Teilenummer: 150374

FESTO

induktiv, mit Normschaltabstand.

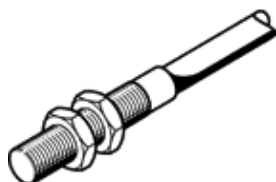

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Entspricht Norm	EN 60947-5-2
Zulassung	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformittserklrung)	nach EU-EMV-Richtlinie
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Bemessungsschaltabstand	0,8 mm
Umgebungstemperatur	-25 ... 70 °C
Wiederholgenauigkeit bei konstanten Bedingungen	0,01 mm
Schaltausgang	PNP
Schaltelementfunktion	ffner
Max. Schaltfrequenz	5.000 Hz
Max. Ausgangsstrom	200 mA
Kurzschlussfestigkeit	taktend
Betriebsspannungsbereich DC	10 ... 30 V
Verpolungsschutz	fr alle elektrischen Anschlsse
Elektrischer Anschluss	3-adrig Kabel
Kabellnge	2,5 m
Werkstoff Kabelmantel	TPE-U(PUR)
Baugre	M5x0,5
Anziehdrehmoment	1,5 Nm
Einbauart	bndig
Produktgewicht	33,6 g
Werkstoff Gehuse	PA hochlegierter Stahl rostfrei
Schaltzustandsanzeige	LED gelb
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	-5 ... 70 °C
Schutzart	IP67
Stospannungsfestigkeit	1 kV
Korrosionsbestndigkeitsklasse KBK	4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformitt	VDMA24364-B2-L
Verschmutzungsgrad	3