

Nahrungsschalter SIES-QB-PO-K-L

 

Teilenummer: 150489

Auslaufprodukt

induktiv, Sonderbauform.

Auslauftyp. Lieferbar bis 2023. Alternativprodukt siehe Support Portal.

FESTO

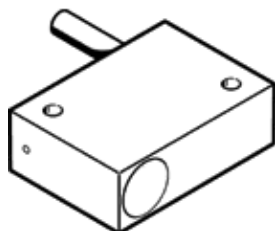

Datenblatt

Merkmal	Wert
Entspricht Norm	EN 60947-5-2
Zulassung	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformitatserklarung)	nach EU-EMV-Richtlinie
Bemessungsschaltabstand	2 mm
Gesicherter Schaltabstand	1,6 mm
Reduktionsfaktoren	Aluminium = 0,45 Edelstahl St 18/8 = 0,8 Kupfer = 0,35 Messing = 0,5 Stahl St 37 = 1,0
Umgebungstemperatur	-25 ... 85 °C
Wiederholgenauigkeit	0,1 mm
Schaltausgang	PNP
Schaltelementfunktion	offner
Max. Schaltfrequenz	1.200 Hz
Max. Schaltfrequenz DC	1.200 Hz
Max. Ausgangsstrom in Abhangigkeit von der Temperatur	200 mA bei ≤ 50 °C 150 mA bei ≤ 85 °C
Spannungsfall	3,2 V
Kurzschlussfestigkeit	taktend
Betriebsspannungsbereich DC	10 ... 30 V
Restwelligkeit	10 %
Leerlaufstrom	≤ 30 mA
Verpolungsschutz	fur alle elektrischen Anschlusse
Elektrischer Anschluss	3-adrig Kabel
Kabellange	2,5 m
Werkstoff Kabelmantel	TPE-U(PUR)
Baugroe	12x26x40 mm
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Einbauart	bundig
Produktgewicht	170 g
Werkstoff Gehause	PBT-verstarkt
Schaltzustandsanzeige	LED gelb
Schutzart	IP67
LABS-Konformitat	VDMA24364-B2-L