


# Spannmodul EV-20-4

Teilenummer: 150683

FESTO

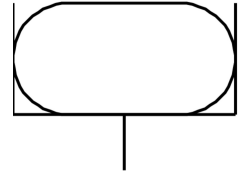

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Hub	4 mm
Spannfläche	Ø 20
Einbaulage	beliebig
Funktionsweise	einfachwirkend
Betriebsdruck	0.6 MPa 6 bar 87 psi
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 °C...40 °C
Produktgewicht	19 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss	M3
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss
Werkstoff Membran	TPE-U(PU)