 



# Nahrungsschalter SMEO-1-S-24-B

Teilenummer: 150847

FESTO

mit Reed-Kontakt, ohne Befestigungsbausatz.

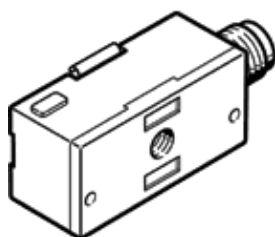

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Bauform	Blockbauweise
CE-Zeichen (siehe Konformitatserklrung)	nach EU-EMV-Richtlinie nach EU-RoHS-RL
UKCA-Zeichen (siehe Konformitatserklrung)	nach UK Vorschriften fur EMV nach UK RoHS Vorschriften
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Messgroe	Position
Messprinzip	magnetisch Reed
Umgebungstemperatur	-20 ... 70 °C
Wiederholgenauigkeit	0,2 mm
Schaltausgang	kontaktbehaftet bipolar
Schaltelementfunktion	Schlieer
Einschaltzeit	≤ 0,5 ms
Max. Schaltfrequenz	500 Hz
Max. Ausgangsstrom	1 A
Max. Schaltleistung AC	27 VA
Max. Schaltleistung DC	27 W
Kurzschlussfestigkeit	nein
berlastfestigkeit	nicht vorhanden
Betriebsspannungsbereich DC	0 ... 30 V
Verpolungsschutz	nein
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart	Stecker
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik	M8x1, A-codiert nach EN 61076-2-104
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern	3
Abgangsrichtung Anschluss	lang
Befestigungsart	mit Zubehor
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht	20 g
Farbe Gehuse	schwarz
Werkstoff Gehuse	Epoxidharz PET Stahl Zink-Druckguss
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	-5 ... 70 °C
Schutzart	IP67
LABS-Konformitat	VDMA24364-B2-L